


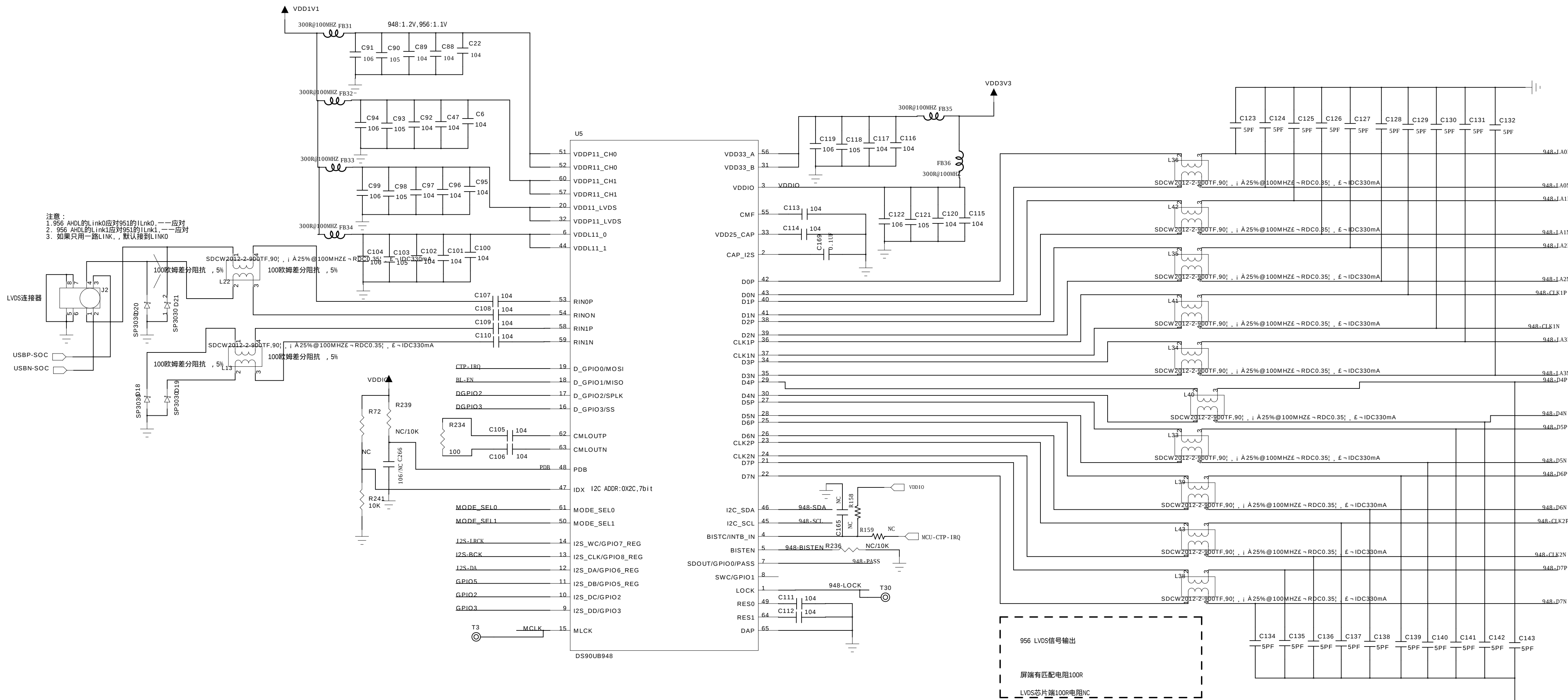

注意： 根据实际需求去配置

	32bit	40bit			
			MODE0_SEL0	MODE1_SEL1	GPIO0-3(正向透传)
	32 bit		R29=1K, R30=10K	R31=NC, R32=10K	可以使用
	40 bit		VDDIO=3.3V R29=15K, R30=18K	R31=NC, R32=10K	可以使用
VDDIO电平跟随SOC端的电平可以接1.8或3.3V					
				DGP100-3(正向透传)	不能使用
				GPIO5-8(正向透传)	不能使用