


INA128不具合品の調査条件

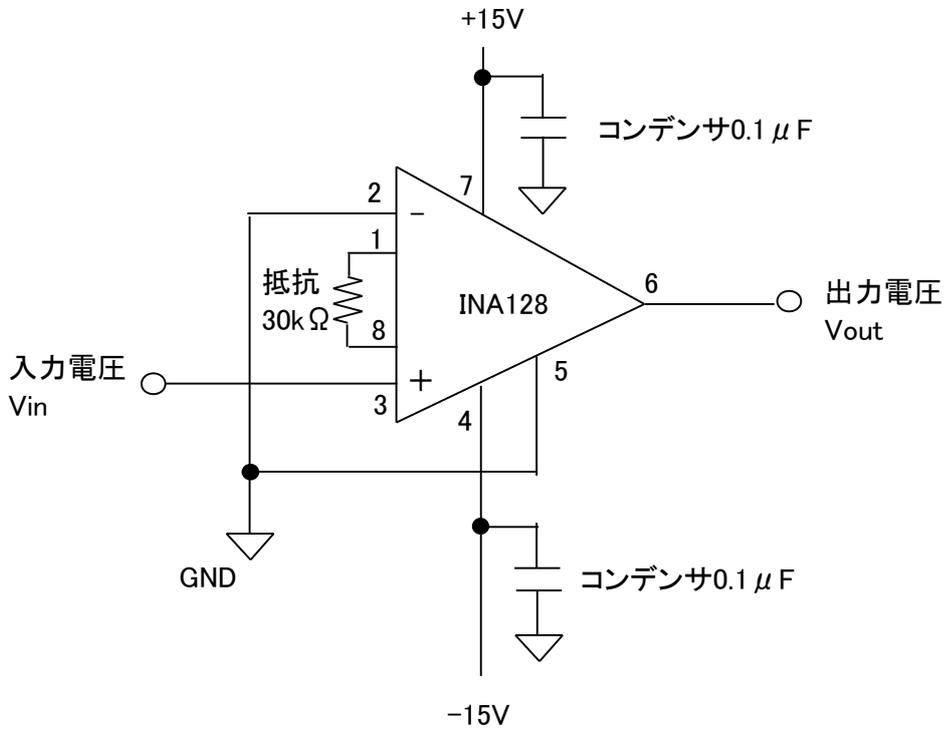

- ・電圧供給: ±15V
- ・基準電圧: 0V
- ・コモンモード電圧: 0V
- ・入力信号: V_{in}
- ・予想される出力信号: V_{out}

$V_{in}[V]$	$V_{out}[V]$
5	13.33
4	10.67
3	8.00
2	5.33
1	2.67
0	0.00
-1	-2.67
-2	-5.33
-3	-8.00
-4	-10.67
-5	-13.33

以上