


TAM-4 Profile data

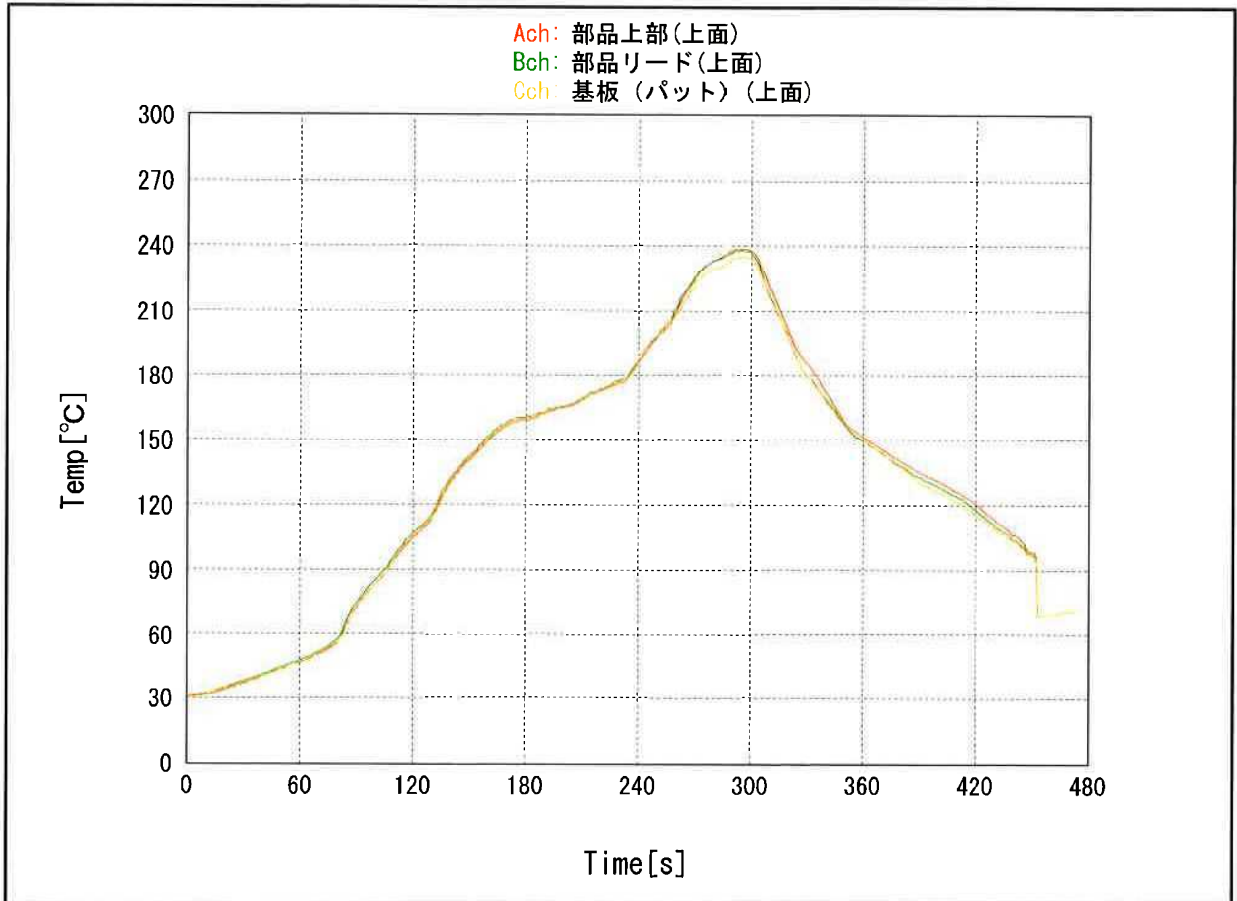

基板設定		装置設定	
データファイル名	2020.08.03.TPD	装置名称	XNK-945FC
測定日	2020-08-03 13:02	コンベアスピード	0.800m/min
測定者		O2濃度	1000ppm
基板名称	t=1.6mm基板	ZONE数	11
No.	1	全長	5985mm
サンプルリング時間	0.50s	ZONE	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
備考		上面[°C]	100 120 160 170 170 180 235 265 245 150 77
		下面[°C]	100 120 160 170 170 180 235 260 255 150 0
		長さ[mm]	545 545 545 545 545 545 545 545 545 540 540

JUDGE	範囲	条件	Ach	Bch	Cch	Dch	Ech	Fch
Preheat Time[s]	150-180[°C]	60-120	74.5	76.5	76.5			
Overtime 1[s]	225[°C]	20-50	38.0	36.5	34.0			
Peak temp. [s]	-	240	239.4	238.5	235.6			