


R4(ILIM抵抗) : 9.1kΩ

MODEPinはGNDとショートしました。



電源 Vin : 24V 電流リミット設定 3A

電子負荷 CRモード 初期値 : 20Ω


リミット動作 : 9Ω

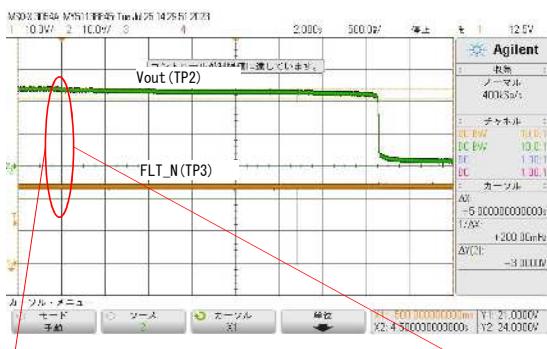

回路図の動作実験を行った結果

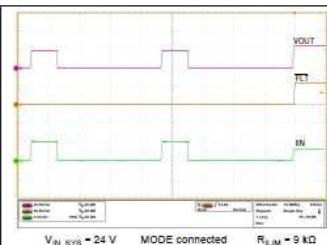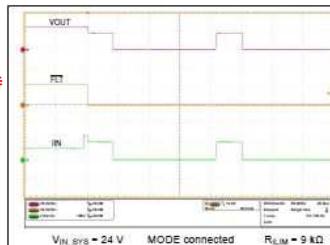

TPS2663のデータシート

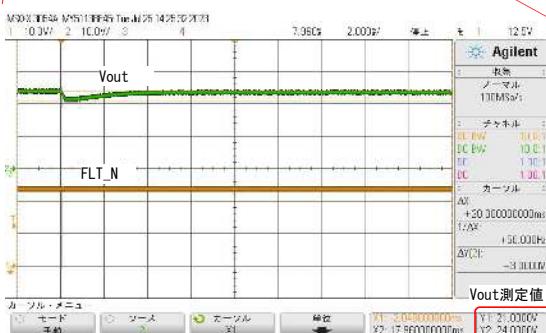

技術部 住谷
- 以上 -