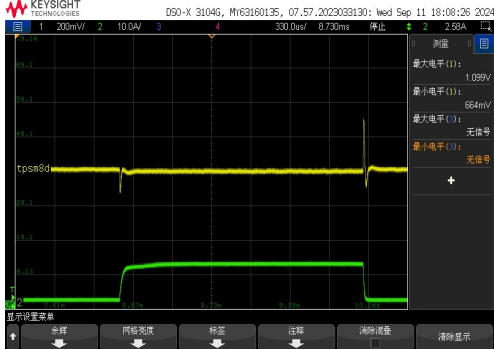
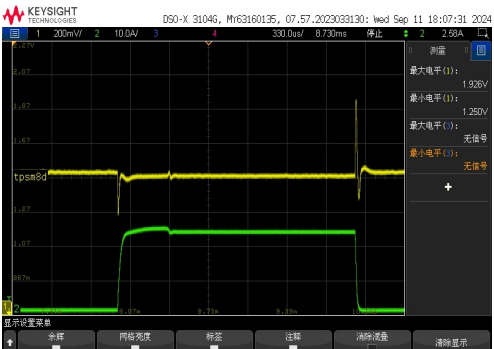
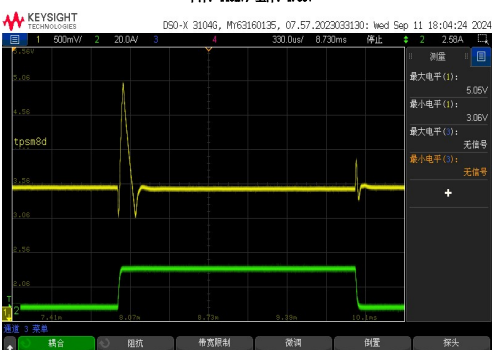
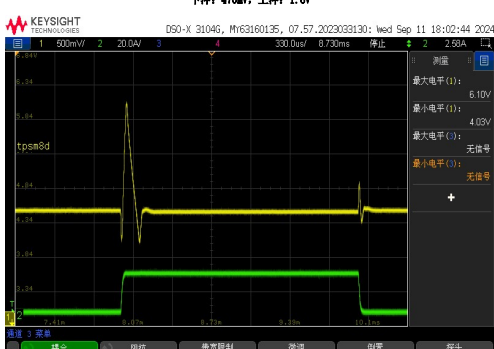


瞬态响应实测数据	
测试条件	测试结果
1、VIN=12V 2、VOUT=0.8V 3、IOUT=1A To 30A, 0.5A/us	下冲: 136mV, 上冲: 299mV  最大电平 (1): 1.099V 最小电平 (1): 664mV 最大电平 (2): 无信号 最小电平 (2): 无信号
1、VIN=12V 2、VOUT=1.5V 3、IOUT=1A To 30A, 0.5A/us	下冲: 260mV, 上冲: 426mV  最大电平 (1): 1.926V 最小电平 (1): 1.250V 最大电平 (2): 无信号 最小电平 (2): 无信号
1、VIN=12V 2、VOUT=2.5V 3、IOUT=1A To 30A, 0.5A/us	下冲: 420mV, 上冲: 1.28V  最大电平 (1): 3.78V 最小电平 (1): 2.06V 最大电平 (2): 无信号 最小电平 (2): 无信号
1、VIN=12V 2、VOUT=3.5V 3、IOUT=1A To 30A, 0.5A/us	下冲: 440mV, 上冲: 1.65V  最大电平 (1): 5.05V 最小电平 (1): 3.06V 最大电平 (2): 无信号 最小电平 (2): 无信号
1、VIN=12V 2、VOUT=4.5V 3、IOUT=1A To 30A, 0.5A/us	下冲: 470mV, 上冲: 1.6V  最大电平 (1): 6.10V 最小电平 (1): 4.03V 最大电平 (2): 无信号 最小电平 (2): 无信号