



Tek 停止

M 200ms

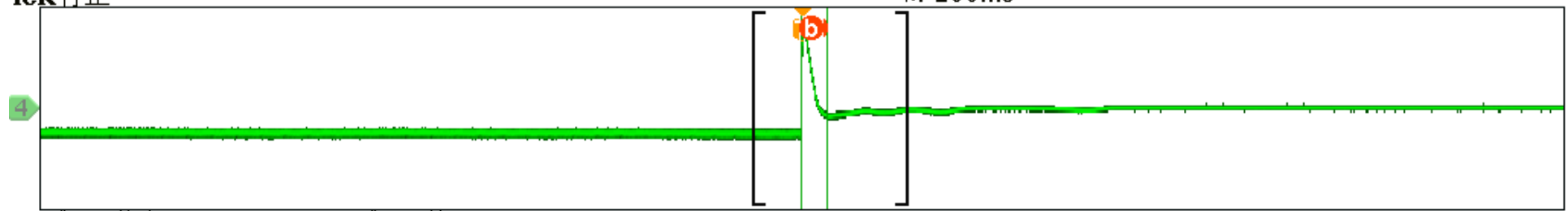

ズーム倍率: 10 X

ズーム位置: 36.0ms

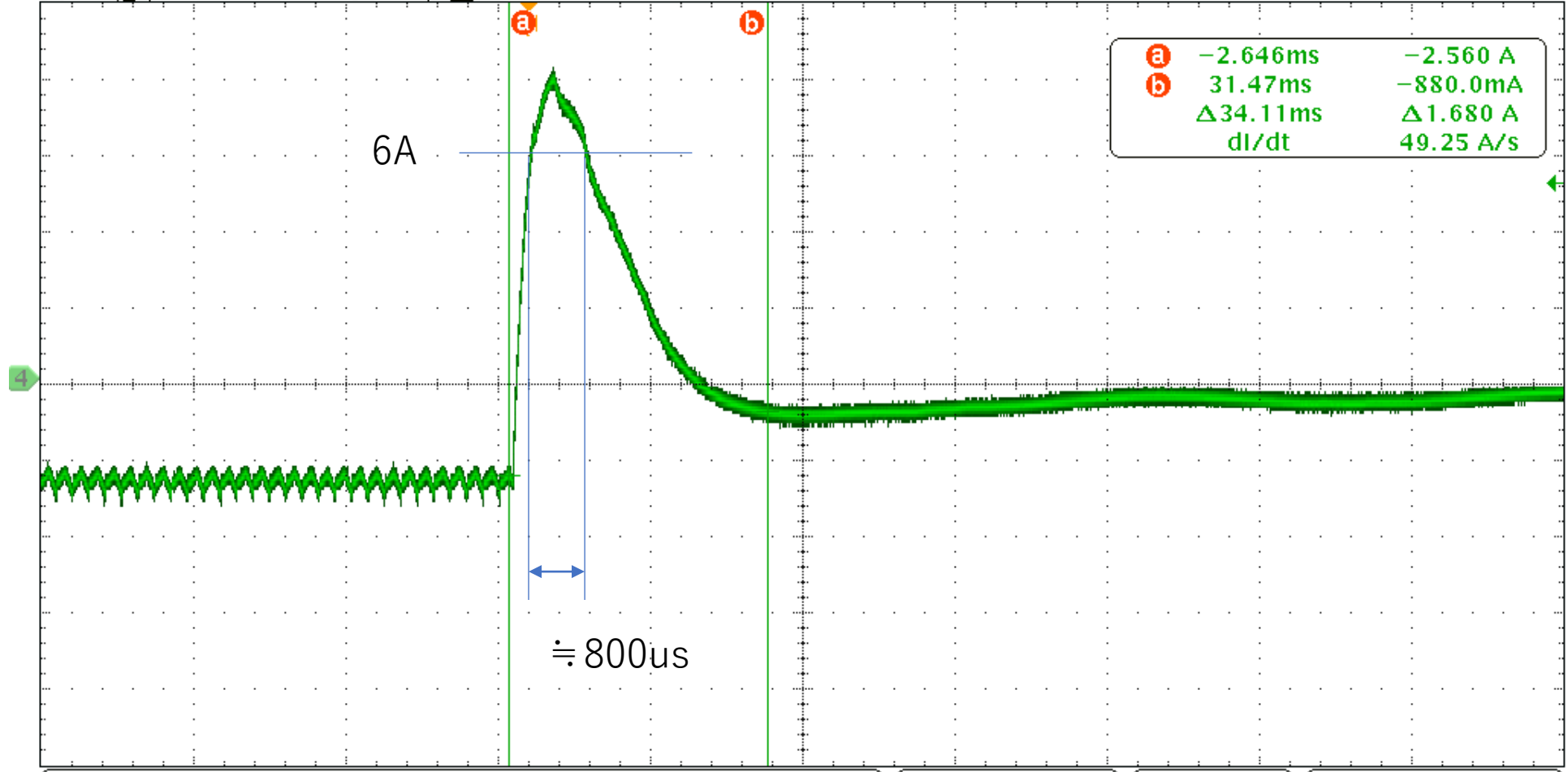


	値	平均値	Min	Max	標準偏差
④ 最大值	8.08 A	4.56	1.04	8.08	4.98
④ 最小値	-3.36 A	-5.80	-8.24	-3.36	3.45

④ 2.00 A  
 Z 20.0ms  
 0.00000 s

10.0MS/s  
 20M points


④ J 5.12 A

23 10月 2023  
 13:58:13

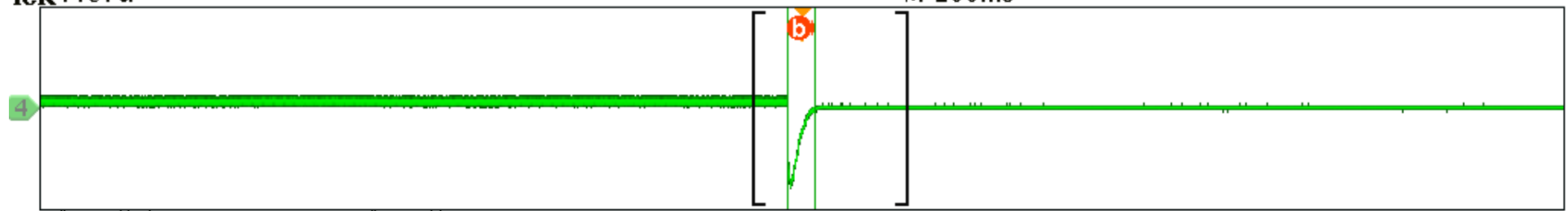

スムー倍率: 10 X

スムー位置: 36.0ms

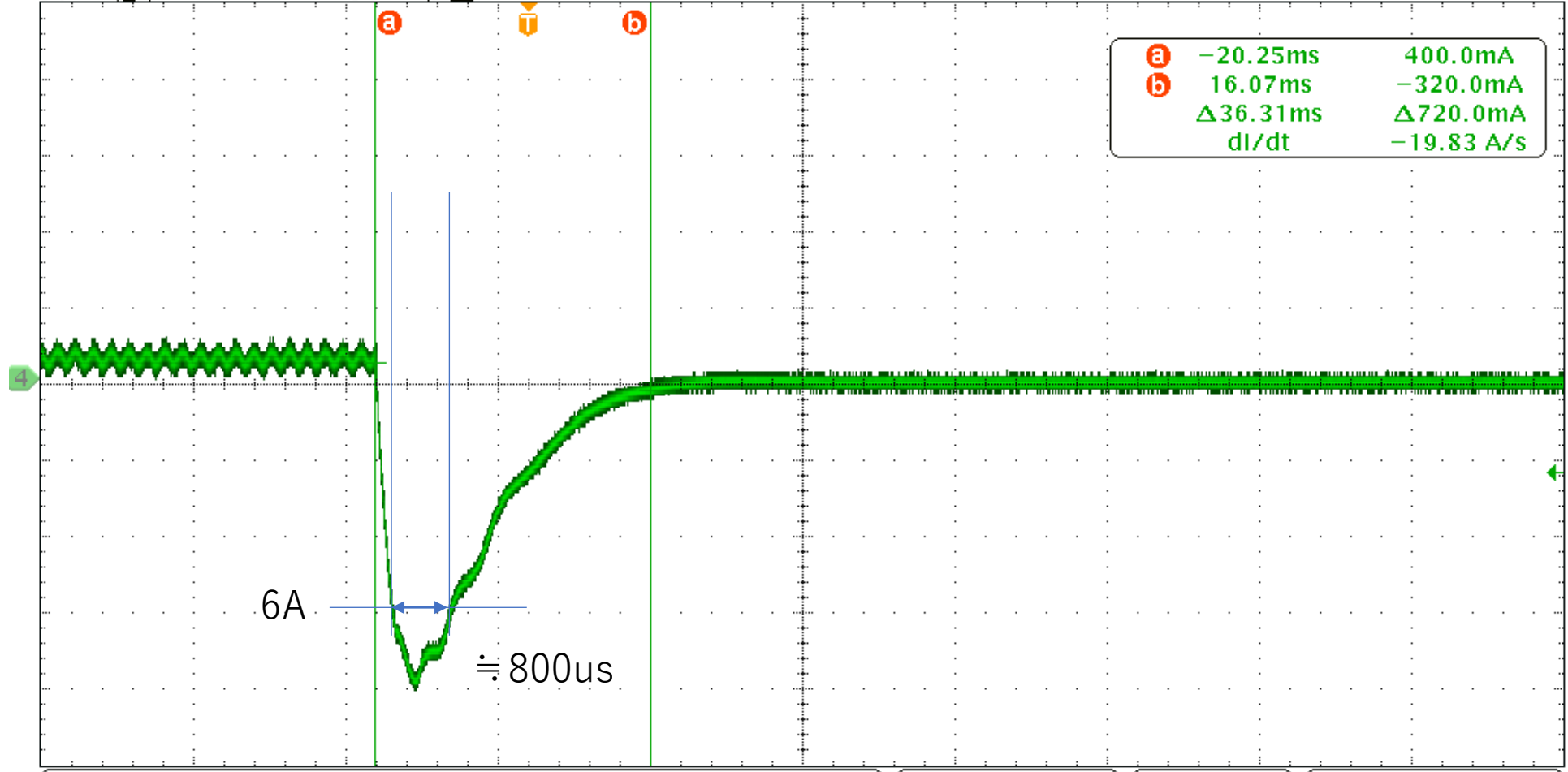

a	-20.25ms	400.0mA
b	16.07ms	-320.0mA
	Δ36.31ms	Δ720.0mA
	dl/dt	-19.83 A/s

6A

≒ 800us

4 2.00 A

Z 20.0ms

I→▼0.00000 s

10.0MS/s

20M points

4 J -2.48 A

4 最大值

値	平均値	Min	Max	標準偏差
1.04 A	1.04	1.04	1.04	0.00

4 最小値

-8.24 A	-8.24	-8.24	-8.24	0.00
---------	-------	-------	-------	------

23 10月 2023

13:54:03