

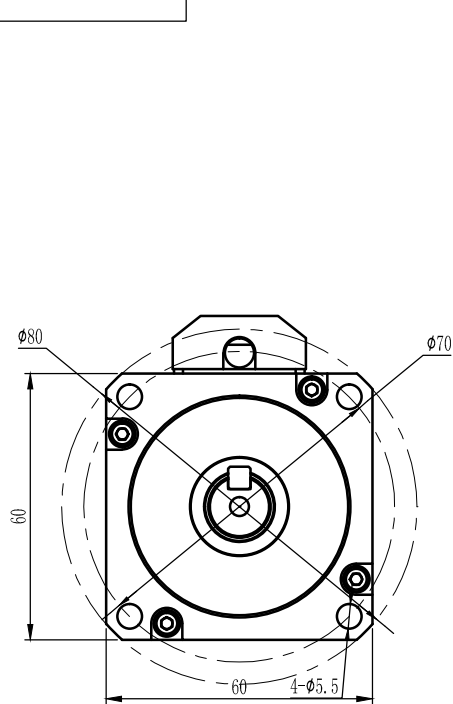
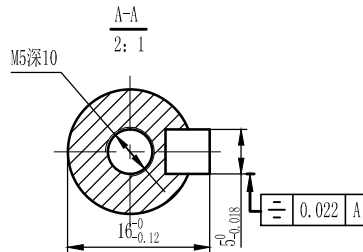
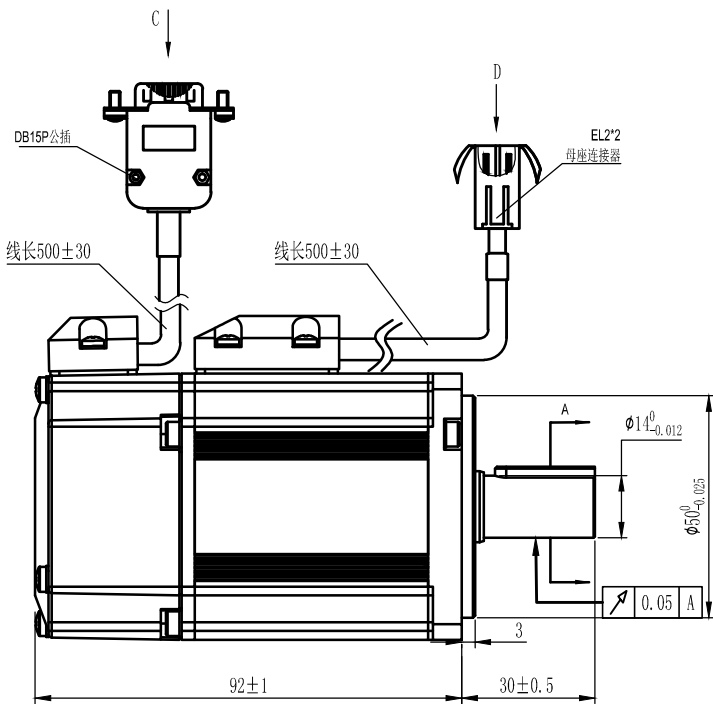


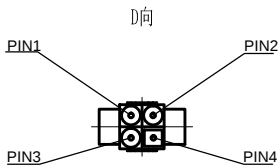

电机绕组连接器接线顺序				
信号引线	U	V	W	GND
引线颜色	红	蓝	黑	黄/绿
插座编号 (选配)	1	2	3	4

电机编码器连接器接线顺序												
信号引线	A+	B+	GND	W+	U+	PE	V+	A-	B-	+5V		
引线颜色	绿	白	黑	橙	棕	屏蔽	灰	绿/黑	白/黑	红		
插座编号	1	2	3	4	5	6	9	11	12	13		

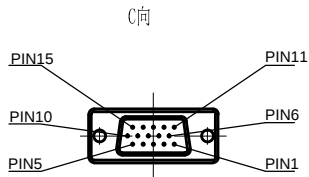

额定电压	24	V DC
额定功率	200	W
额定力矩	0.64	N.m
峰值力矩	1.92	N.m
额定转速	3000	RPM
最大转速	4000	RPM
额定电枢电流	11	Arms
峰值电枢电流	33	Arms
力矩系数	0.068	N.m/Arms
线电压常数	3.9	V/KRPM
线电阻	0.2±10%	Ω
线电感	0.23 ±10%	mH
转动惯量	0.21	kg·m ² * 10 ⁻⁴
极对数	5	对
编码器类型	1000线编码器	
编码器线材规格	26AWG	
绕组线规格	18AWG	
电机防护等级	IP54	
绝缘强度	500V100MΩ	
耐压强度	1000V/3S/5mA	
电机轴材质	40Cr	
轴承型号	前NSK6003ZZ, 后NMB609ZZ	
配件	无	
机身颜色	银白色	

标记	处数	更改人员签字		低压200W24V电机		深圳市雷赛智能控制股份有限公司	
标记	处数	更改人员签字					
标记	处数	更改人员签字		产品编号		ACM6020V24H-A5	
更改标记	处数	签字	日期				
设计	乐楚	工艺		比例 视图 阶段 标记			
校对	左思	标准化		图纸比例 1:1 试样 小批 大批			
审核	田天胜	批准					