


マーカー ✎ 🔗


X1(1)	1.581380 us	ΔY	0.0 V
X2(1)	1.617060 us	ΔY/ΔX	0.0 V/s
ΔX	35.680 ns		
1/ΔX	28.027 MHz		
Y1(1)	0.0 V		
Y2(1)	0.0 V		

☰ タブ
☰ リスト
☰ フル

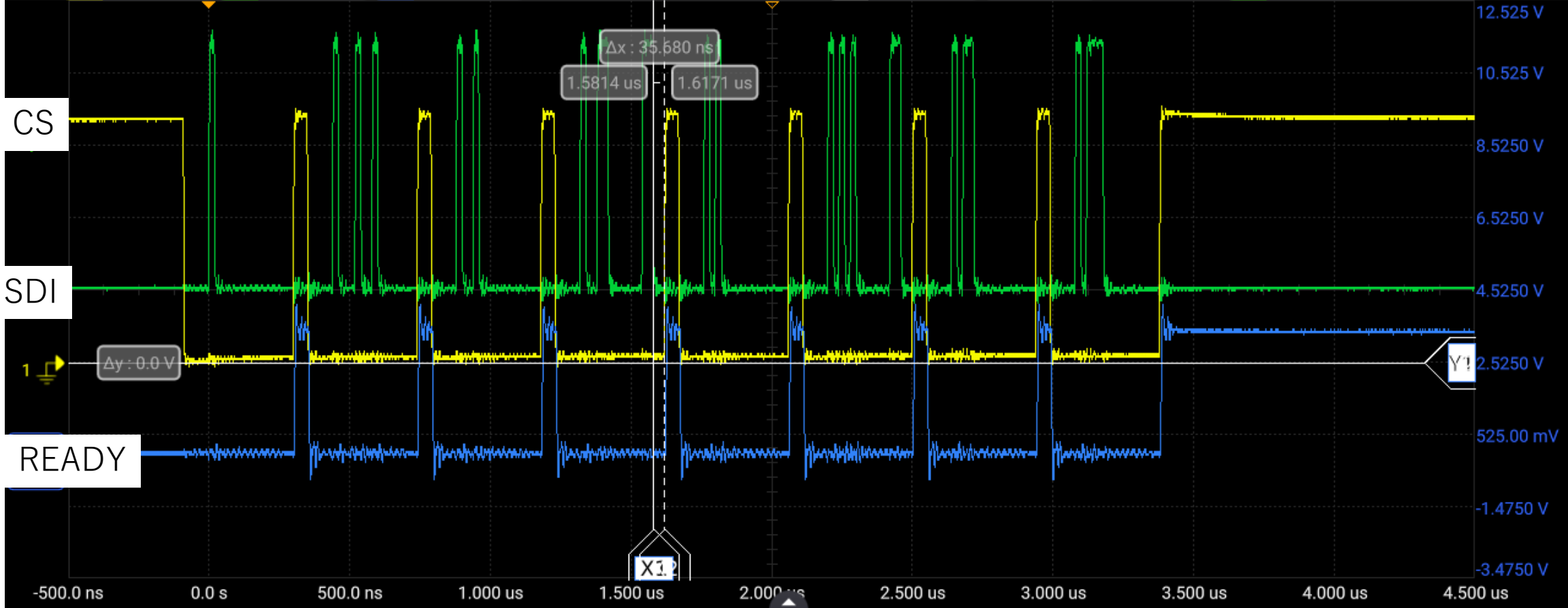

マーカー ✎ 📌


X1(1)	1.581380 us	ΔY	0.0 V
X2(1)	1.617060 us	$\Delta Y/\Delta X$	0.0 V/s
ΔX	35.680 ns		
$1/\Delta X$	28.027 MHz		
Y1(1)	0.0 V		
Y2(1)	0.0 V		

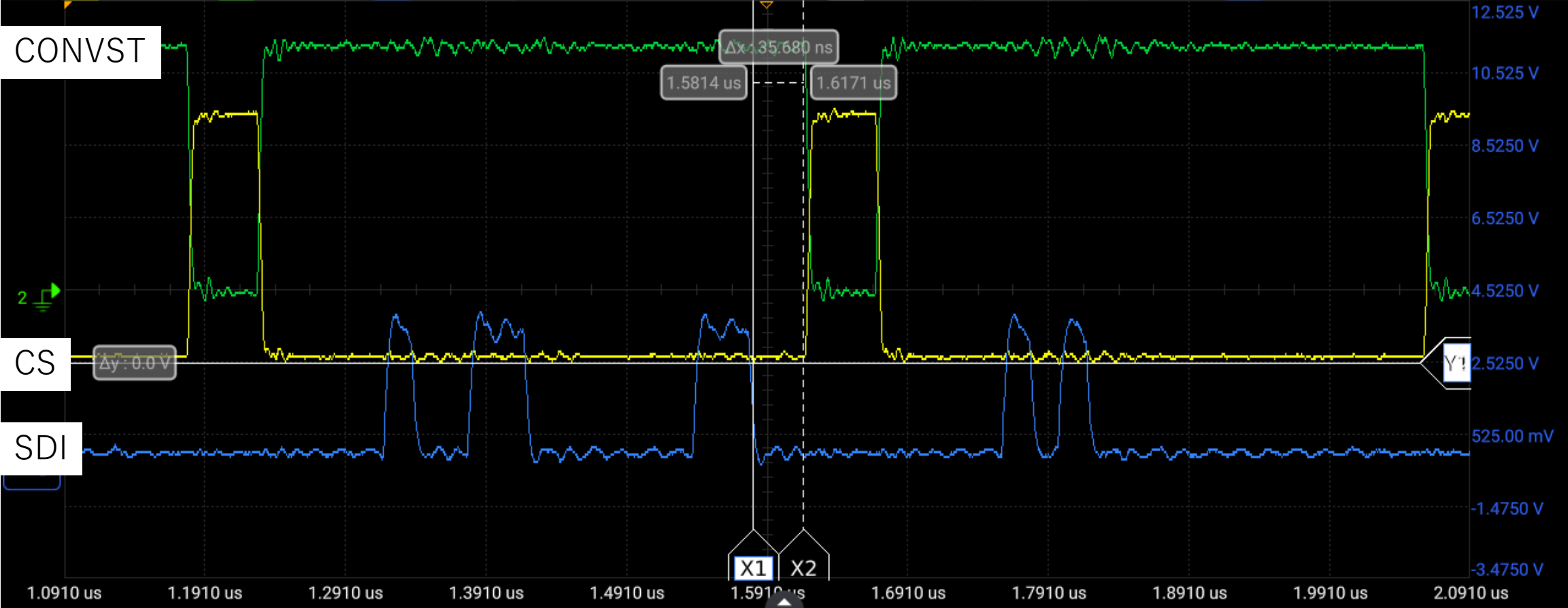

マーカー

X1(1)	1.581380 us	ΔY	0.0 V
X2(1)	1.617060 us	$\Delta Y / \Delta X$	0.0 V/s
ΔX	35.680 ns		
$1 / \Delta X$	28.027 MHz		
Y1(1)	0.0 V		
Y2(1)	0.0 V		

タブ
 リスト
 フル

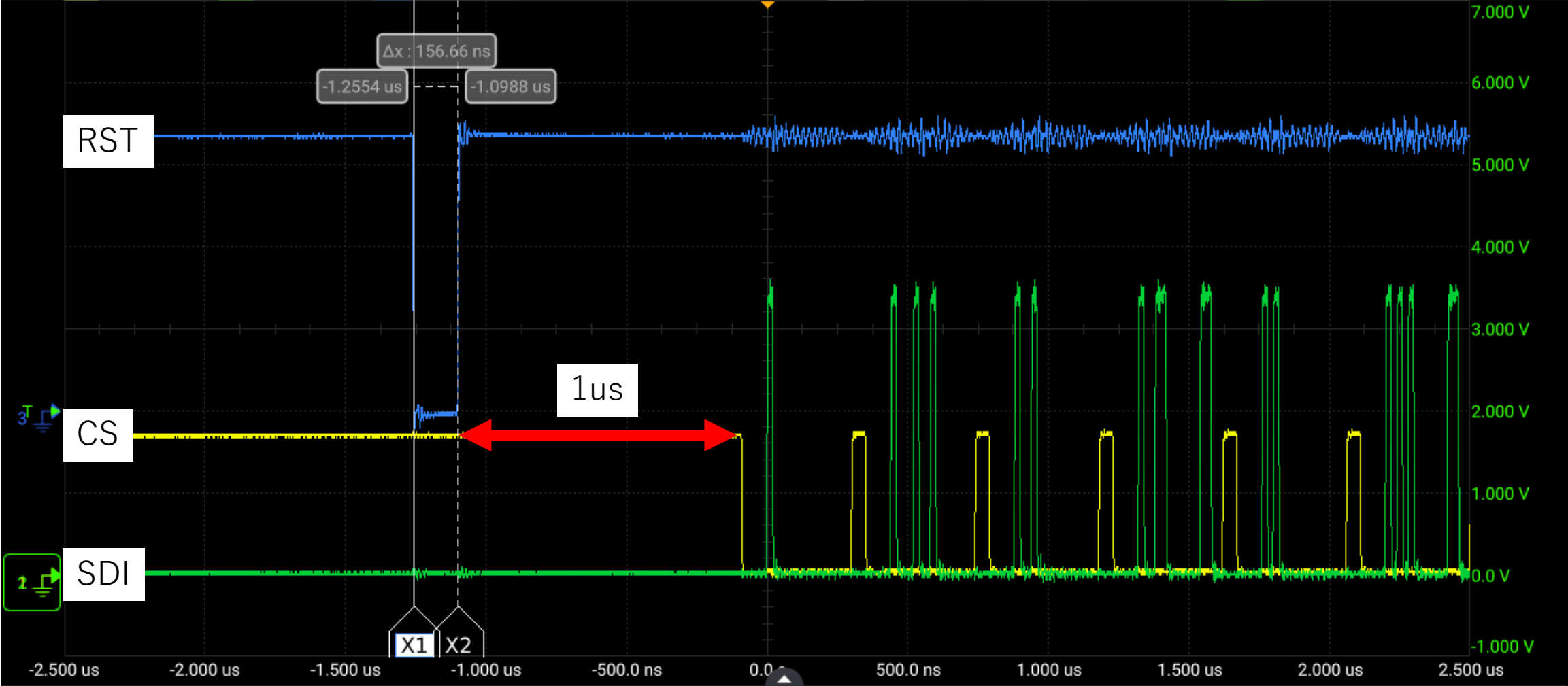

マーカー

X1(1)	-1.255440 us
X2(1)	-1.098780 us
ΔX	156.660 ns
$1/\Delta X$	6.3833 MHz

タブ
リスト